

Draka

OFFSHORE INSTALLATIE KABELS NEK 606 KABELS

Het NEK606 productportefolio bestaat uit een pakket kabels welke gebruikt worden op offshore platforms, FPSO's, skids, (kraan-) schepen en soms ook onshore bij gas/olieboringen. Het zijn robuuste kabels met grote bestendigheid tegen olie en mud. RFOU is de standaard kabel waarbij de BFOU ook nog Fire Resistant is. De kabels zijn voorzien van een scheepskeur, o.a. DNV-GL.

Instrumentatiekabel

RFOU & BFOU instrumentatiekabels voldoen aan NEK606. Ze worden toegepast in vaste installaties voor instrumentatie-, communicatie, controle- en alarmsystemen in zowel EX (Zone 0, 1 & 2) als veilige ruimtes. Ze zijn geschikt voor installatie in gebieden die zijn blootgesteld aan modder en boor- / reinigingsvloeistoffen. Daarnaast voldoen ze aan de Oil & Mud resistentie-eis in NEK TS 606: 2016. De BFOU is aanvullend toepasbaar in nood- en kritieke systemen waar er behoefte is aan brandwerendheid.

Voedingskabel

RFOU & BFOU voedingskabels voldoen aan NEK606. Ze worden toegepast in vaste installaties voor stroom, bediening en verlichting in zowel EX (Zone 0, 1 & 2) - als veilige ruimtes. Ze zijn geschikt voor installatie in gebieden die zijn blootgesteld aan modder en boor- / reinigingsvloeistoffen. Voldoet aan de Oil & Mud resistentie-eis in NEK TS 606: 2016. De BFOU is aanvullend toepasbaar in nood- en kritieke systemen waar er behoefte is aan brandwerendheid.

Voordelen

- Vertinde geslagen geleiders en EPR rubber isolatie.
- BFOU is Fire Resistant volgens IEC 60331
- RFOU is Flame Retardent volgens EN/IEC60332-3-22
- Voldoet aan Oil&Mud-resistentie-eis in NEK TS606:2016
- Halogeenvrij volgens IEC/EN 60754-1/2
- Oil resistant volgens IEC/EN 60811-404
- Low smoke volgens IEC/EN 61034-2

Overige typen op aanvraag beschikbaar
Voor meer specificaties download de datasheets via: www.draka-catalogus.nl




NL-NEK 606_2020-07-500

A brand of the
Prysmian
Group

Draka

RFOU


Olie- en modderbestendig en brandvertragend.

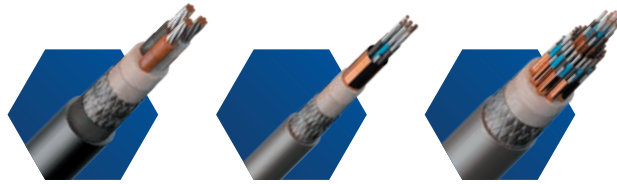

Draka art. nr.	Kleur	Productnaam	Opmaak
834673	⦿	RFOU(I) M 250V 1P 0.75mm ² S1/S5/S101 GY	per meter
834674	⦿	RFOU(C) M 250V 2P 0.75mm ² S2/S6/S102 GY	per meter
834159	⦿	RFOU(I) M 250V 1P 1.5mm ² S1/S5/S101 BU	per meter
834671	⦿	RFOU M 1kV 3G 2.5 mm ² P1/P8/P101 BK	per meter

BFOU

Olie-, modder- en brandbestendig.

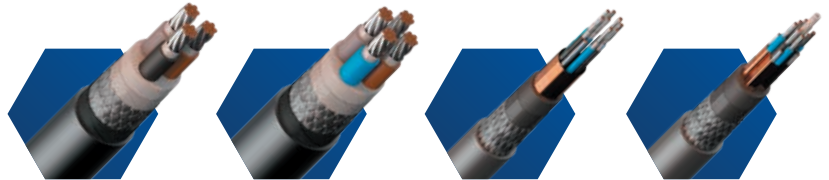

Draka art. nr.	Kleur	Productnaam	Opmaak
834675	⦿	BFOU(I) M 250V 1P 0.75mm ² S3/S7/S103 GY	per meter
834676	⦿	BFOU(I) M 250V 1P 0.75mm ² S3/S7/S103 BU	per meter
834677	⦿	BFOU(I) M 250V 2P 0.75mm ² S3/S7/S103 GY	per meter
834678	⦿	BFOU(I) M 250V 1P 1.5mm ² S3/S7/S103 GY	per meter
834537	⦿	BFOU(I) M 250V 1P 1.5mm ² S3/S7/S103 BU	per meter
834609	⦿	BFOU(I) M 250V 1T 1.5mm ² S3/S7/S103 GY	per meter
834608	⦿	BFOU(I) M 250V 2P 1.5mm ² S3/S7/S103 GY	per meter
834679	⦿	BFOU(I) M 250V 8P 1.5mm ² S3/S7/S103 GY	per meter
834610	⦿	BFOU M 1kV 2X 2.5/4mm ² P5/P12/P105 BK	per meter
834611	⦿	BFOU M 1kV 3G 2.5mm ² P5/P12/P105 BK	per meter

UX

Olie- en modderbestendig en brandvertragend.



Draka art. nr.	Kleur	Productnaam	Opmaak
834670	⦿	UX M 1000V 1X 6mm ² P15/P108 YE/GN	per meter

Overige typen op aanvraag beschikbaar
Voor meer specificaties download de datasheets via: www.draka-catalogus.nl

A brand of the

Prysmian
Group